


UGELLO DI INIEZIONE TEMPRATO
HARDENED SPRUE BUSH
 ANGUSSDÜSE GEHÄRTET

EUG-2T

Acciaio: Temprato
Steel: Hardened
Stahl: Gehärtet

Durezza: 50-52 HRC
Hardness: 50-52 HRC
Härte: 50-52 HRC

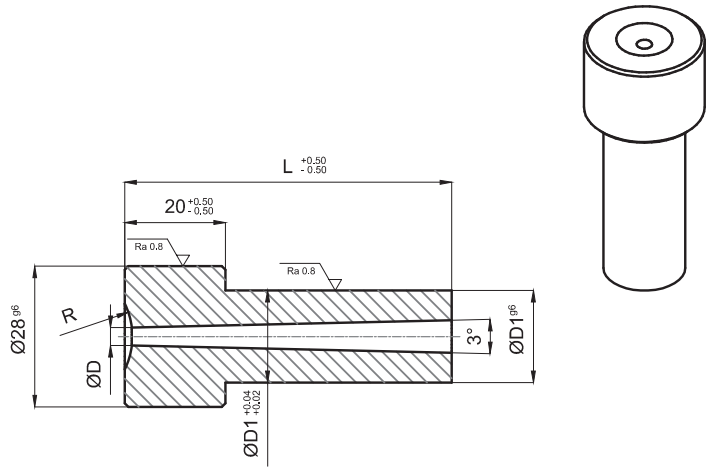

| R | D | L | D1 |
|------|-----|----|----|
| 0 | 3,5 | 27 | 18 |
| 0 | 3,5 | 36 | 18 |
| 0 | 3,5 | 46 | 18 |
| 0 | 3,5 | 56 | 18 |
| 15,5 | 3,5 | 27 | 18 |
| 15,5 | 3,5 | 36 | 18 |
| 15,5 | 3,5 | 46 | 18 |
| 15,5 | 3,5 | 56 | 18 |
| 40 | 3,5 | 27 | 18 |
| 40 | 3,5 | 36 | 18 |
| 40 | 3,5 | 46 | 18 |
| 40 | 3,5 | 56 | 18 |

| R | D | L | D1 |
|------|-----|----|----|
| 0 | 4,5 | 27 | 18 |
| 0 | 4,5 | 36 | 18 |
| 0 | 4,5 | 46 | 18 |
| 0 | 4,5 | 56 | 18 |
| 0 | 4,5 | 76 | 18 |
| 15,5 | 4,5 | 27 | 18 |
| 15,5 | 4,5 | 36 | 18 |
| 15,5 | 4,5 | 46 | 18 |
| 15,5 | 4,5 | 56 | 18 |
| 15,5 | 4,5 | 76 | 18 |
| 40 | 4,5 | 27 | 18 |
| 40 | 4,5 | 36 | 18 |
| 40 | 4,5 | 46 | 18 |
| 40 | 4,5 | 56 | 18 |
| 40 | 4,5 | 76 | 18 |

| R | D | L | D1 |
|------|-----|----|----|
| 0 | 6,5 | 56 | 24 |
| 0 | 6,5 | 76 | 24 |
| 15,5 | 6,5 | 56 | 24 |
| 15,5 | 6,5 | 76 | 24 |
| 40 | 6,5 | 56 | 24 |
| 40 | 6,5 | 76 | 24 |

| R | D | L | D1 |
|------|-----|----|----|
| 0 | 4,5 | 46 | 24 |
| 0 | 4,5 | 56 | 24 |
| 0 | 4,5 | 76 | 24 |
| 15,5 | 4,5 | 46 | 24 |
| 15,5 | 4,5 | 56 | 24 |
| 15,5 | 4,5 | 76 | 24 |
| 40 | 4,5 | 46 | 24 |
| 40 | 4,5 | 56 | 24 |
| 40 | 4,5 | 76 | 24 |

Esempio di ordinativo: RxDxLxD1 **Order example:** RxDxLxD1 **Bestellbeispiel:** RxDxLxD1